

ミスミ

配線工具(ケーブルストリッパ・圧接工具・110工具)

ケーブルストリッパ



NW061-ST

NW061-501

NWBEL-1797A

使用方法

ツイストペアケーブル
被覆切断時ツイストペアケーブル
被覆切断時メディアツイスト
ケーブル
被覆切断時ツイストペア
ケーブルをほぐ
してください。ココが
特長

LANケーブルを内製する時に使用します。

- シース剥きをする際に
便利な工具です。

在庫品

RoHS

¥

型番	タイプ	1挺単位		
		¥通常単価 1~9個	¥スライド単価 10~14個 15~19個	
NW061-ST	ストリッパ(10BASE-T/100BASE-TX・ ツイストペアケーブル用・簡易型)	290	280	270
NW061-501	ストリッパ(10BASE-T/100BASE-TX・ ツイストペアケーブル用)	1,220	1,160	1,120
NWBEL-1797A	ストリッパ(メディアツイストケーブル)*1	1,050	1,000	960

Order
注文例

型番

NW061-ST

バンドウイット

圧着工具

圧接工具



MPT5-8AS

ココが
特長

RJ45を圧着する際の工具です。

- MPT5-8ASは、バンドウイット製
モジュラープラグでの使用を
推奨します。

在庫品

使用方法

先端部分をそろえ、ピン番
号を確認してからモジュラ
プラグに差し込みます。RJ45圧着口に差し込み、
圧着します。

¥


型番	タイプ	1挺単位		
		¥通常単価 1~9個	¥スライド単価 10~14個 15~19個	
MPT5-8AS	圧着工具(モジュラプラグRJ-45用、バンドウイット製)	23,200		

Order
注文例

型番

MPT5-8AS

110工具

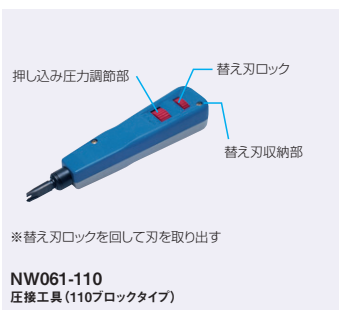

※替え刃ロックを回して刃を取り出す

NW061-110
圧接工具(110ブロックタイプ)ココが
特長

110工具用モジュラージャックの圧接工具です。

- 110工具タイプのモジュラプラグ結線時に
利用して頂く工具です。



ご注意

- ・押し込み圧力は通常LO側にして使用してください。

在庫品

RoHS

使用方法

ケーブルをモジュラジャック
の溝へ軽く押し込みます。こ
の時、より戻し(ツイストして
いない部分)がなるべく短く
なるようにしてください。本商品を使いケーブル
を奥まで「バテン」と言
がするまで押し込みま
す。はみ出たケーブル
はニッパでカットします。

¥

型番	タイプ	1挺単位		
		¥通常単価 1~9個	¥スライド単価 10~14個 15~19個	
NW061-110	圧接工具(110ブロックタイプ)	5,300	4,900	4,800

Order
注文例

型番

NW061-110

ミスミ VONA 配線部品 検索

WEBなら国内外メーカーの商品48万点以上!!

- 通常単価・数量スライド単価・出荷日等の最新情報はミスミVONA eカタログをご参照ください。
- ご注文の数量によっては、都度納期お見積りとなる場合がございます。