

TONE 前田金属工業
JAPANESE MARKET ONLY

コンビネーションツールセット

差込角12.7mmのソケットレンチなど軽作業向けに厳選した全33点のメタルケース入りツールセット。外寸:475×280×65mm(ハンドル部除く) 在庫品



型番 **K20**

セット内容	メーカー製品番号(仕様)	サイズ(mm)	単品・セット区分	¥単価
ソケット(12角)	4D-08, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 24, 26, 27, 30, 32	475×280×65 (ハンドル部除く)	全33点	30,340
ラチェットハンドル	371			
スピナハンドル	311			
T形スライドハンドル	310			
エクステンションバー	321(150mm)			
クロスバー	110			
スパナセット	35M(S-5.507, 0810, 1113, 1214, 1719, 2224)			
ロングめがねレンチ(45°)	M45-0810, 1113, 1214, 1417, 1922, 2427			
ツールケース	MCK20			

①数量スライド価格適用外。
②当商品の詳細情報は御覧ください。該当ページをご確認ください。

TONE 前田金属工業
JAPANESE MARKET ONLY

ツールセット TSH430

天面フラット&V形3段式ツールケースBX331(レッド)と差込角12.7mmソケットレンチやラチェットめがねレンチ等のセット。外寸:433×220×240mm 3日目発送
①ただし土日祝日除く。



型番 **TSH430**

セット内容	メーカー製品番号(仕様)	サイズ(mm)	単品・セット区分	¥単価
ソケット(12角)	4D-13, 14, 17, 19, 22, 24, 27, 30, 32	433×220×240	全52点	67,370
ヘキサゴンソケット	4H-03, 04, 05, 06, 08, 10, 12, 14, 17			
ラチェットハンドル	371			
エクステンションバー	321(150mm)			
首振りラチェットめがねレンチ	RMF-08, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 24			
モンキーレンチ(目盛付)	MW-300			
コンビネーションプライヤ	CP-200			
ウォーターポンププライヤ(強力タイプ)	KWP-250			
ペンチ	CT-175G			
強力ニッパ	KN-150G			
パワードライバー(貫通)	PMD-075, 100, 150(⊖丸軸ソフトグリップ柄) PPD-001, 002, 003(⊕丸軸ソフトグリップ柄)			
コンビネーションハンマー	BHC-10(1ポンド)			
ロングボールポイントL形レンチセット	BPL900(BPL-1.5, 02, 2.5, 03, 04, 05, 06, 08, 10)			
ツールケース	BX331			

①数量スライド価格適用外。
②当商品の詳細情報は御覧ください。該当ページをご確認ください。

TONE 前田金属工業
JAPANESE MARKET ONLY

ツールセット(シャッター付サービスキット) C35

壁掛けタイプのシャッター付サービスボードと工具のセット。ボードには工具の姿絵やサイズが描かれており、整理・管理に最適。外寸:1086×122×770mm 3日目発送
①ただし土日祝日除く。



型番 **C35**

セット内容	メーカー製品番号(仕様)	サイズ(mm)	単品・セット区分	¥単価
ソケット(6角)	2S-05, 5.5, 07, 08, 10, 12	1086×122×770	全71点	105,390
ソケット(6角)	4S-10, 12			
ソケット(12角)	4D-13, 14, 17, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32			
ラチェットハンドル	371			
ドライバー形ハンドル	115			
エクステンションバー	321(150mm)			
ボールジョイント	BJ40			
スパナ	S-5.507, 0810, 1012, 1113, 1214, 1417, 1921, 2224			
ロングめがねレンチ(45°)	M45-1012, 1113, 1214, 1417, 1921, 2224			
コンビネーションスパナ	MS-10, 12, 14, 17, 19, 21			
パワードライバー(貫通)	PMD-075, 100, 150(⊖丸軸ソフトグリップ軸) PPD-001, 002, 003(⊕丸軸ソフトグリップ軸)			
モンキーレンチ(目盛付)	MW-200, 300			
コンビネーションプライヤ	CP-200			
セーフティプライヤ	SWP-250			
スナップリングプライヤ(軸・穴兼用)	SPSH-200			
ペンチ	CT-175			
ラジペンチ	RP-150			
強力ニッパ	KN-150			
パイプレンチ	RW300(300mm)			
グリッププライヤ	VP-250			
ミニカッター	MCS-200			
ブラックシャフトハンマー	BH-10(1ポンド)			
ウレタンジョックスハンマー	UH-10(1ポンド)			
ボールポイントL形レンチセット(9本組)	BPL900(BPL-1.5, 02, 2.5, 03, 04, 05, 06, 08, 10)			
サービスボード(小物ケース付)	C35B			


①数量スライド価格適用外。
②当商品の詳細情報は御覧ください。該当ページをご確認ください。

コバが特長!

- シャッター付で、ごみ、埃などの侵入防止。
- 鍵付きで盗難防止。
- ボードに姿絵やサイズが描かれ、管理しやすい。

RATCHET TAP WRENCH T-TYPE

ラチェット式ハンドタップレンチ T字型

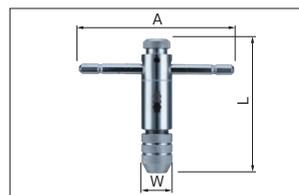

型番	適応タップサイズ	全長 L	グリップ長 A	幅 W	爪数	¥単価 1~4本
RTR-M	M3~M8	85	100	20	2	3,060
RTR-L	M8~M12	111	120	25	2	3,000

Order 注文例

RTR-M
型番

Delivery 出荷日

3日目発送

コバが特長!

- 左回転、右回転、固定の3様に回転方向を切替えられます。

Price 価格

■数量スライド価格(⊕1円未満切捨て)

数量	1~4	5~9	10~14	15~19	20~	お見積り
値引率	価格表	3%	5%	10%		