


ミスミ **C VALUE**  
 SOLID CARBIDE SPIRAL FLUTED TAP  
 超硬スパイラルタップ

SEC-SPFT

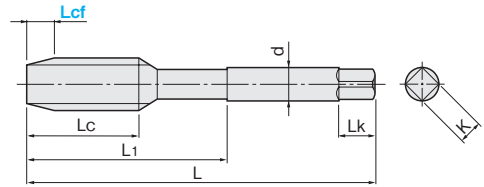

材質	<b>MG</b> 超硬	仕様	<b>V15</b>						
一般鋼 (SS・SC材)	合金鋼 (SCM)	調質鋼 (~45HRC)	高硬度鋼 (50HRC~)	工具鋼 (SKD、SKS)	ステンレス鋼 (SUS)	鋳鉄 (FC、FCD)	アルミ (Al)	銅 (Cu)	
						○	◎	◎	

◎=最適 ○=適

型番 **SEC-SPFT** **1本単位**

呼び M×P	食付 Lcf (選択)	精度	全長 L	ねじ長 Lc	首下長 L1	シャンク径 d	溝数	四角部長さ Lk	四角部幅 K	¥通常単価 1~4本
M3	0.5	LM3	46	11	20	4	3	6	3.2	2,800
M4	0.7		52	13	22	5		7	4	2,960
M5	0.8		60	16	25	5.5		7	4.5	3,110
M6	1		62	19	30	6		7	4.5	3,370
M8	1.25		70	22	35	6.2		8	5	4,360
M10	1.5		75	24	39	7		8	5.5	6,070

① M6以下は突き出しセンタとなります。

② 切削タップの精度LMの詳細につきましては技術情報(P.1197)をご参照ください。

切削条件 P.1196

技術情報 P.1197



Order 注文例

**SEC-SPFT - M3 - 0.5 - 1.5**

型番 呼び(M×P) 食付(Lcf)



Delivery 出荷日

在庫品 巻末-3

① ご希望によりPM 6:00迄、当日出荷受付致します。



Price 価格

■数量スライド価格(①1円未満切捨て)

数量	1~4	5~9	10~19	20~49	50~
値引率		3%	5%	7%	

お見積り

**EJ**が特長!

- 止り穴加工に用います。
- アルミ合金、銅合金の量産タッピングに最適です。