

定番サイズに限定してお求めやすい価格でご提供

WEBなら、タップ4万点掲載!

ねじ穴関連工具

ミスミ **C VALUE**
TIN COATED HSSE POINTED TAP


TiNコートハイス鋼ポイントタップ

G-POT

パック



G-LS-POT (ロングシャンクタイプ)

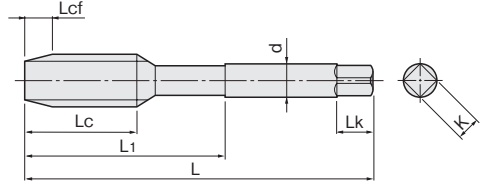

材質



- ① M8以下は突き出しセンチとなります。
- ② 切削タップの精度LMの詳細につきましては技術情報 (P.1197) をご参照ください。

一般鋼 (SS・SC材)	合金鋼 (SCM)	調質鋼 (~45HRC)	高硬度鋼 (50HRC~)	工具鋼 (SKD, SKS)	ステンレス鋼 (SUS)	鋳鉄 (FC, FCD)	アルミ (Al)	銅 (Cu)
○	○				○	○	○	○

○=適

型番 **G-POT** **1パック 5本入**

呼び M×P	食付 Lcf	精度	全長 L	ねじ長 Lc	首下長 L1	シャンク径 d	溝数	四角部長さ Lk	四角部幅 K	バック入数	¥通常単価 1~4バック (1本単価)	
M3	0.5	5P	LM2	46	11	18	4	3	6	3.2	5本	3,200 (640)
M4	0.7			52	13	20	5		7	4		3,100 (620)
M5	0.8			60	16	25	5.5		7	4.5		3,150 (630)
M6	1			62	19	28	6		7	4.5		3,200 (640)
M8	1.25			70	22	35	6.2		8	5		4,100 (820)
M10	1.5			75	24	39	7		8	5.5		4,900 (980)

この商品はバック単位での販売になります。

型番 **G-LS-POT** (ロングシャンクタイプ) **1本単位**

呼び M×P	食付 Lcf	精度	全長 L	ねじ長 Lc	首下長 L1	シャンク径 d	溝数	四角部長さ Lk	四角部幅 K	¥通常単価 1~4本
M3	0.5	5P	LM2	100	11	18	4	6	3.2	1,250
M4	0.7			100	13	21	5	7	4	1,160
M5	0.8			100	16	25	5.5	7	4.5	1,070
M6	1			100	19	30	6	7	4.5	1,130
M8	1.25			150	22	35	6.2	8	5	1,370
M10	1.5			150	24	39	7	8	5.5	1,660

切削条件 P.1196

技術情報 P.1197



Order 注文例

G-POT - M3 - 0.5

型番 呼び (M×P)

G-LS-POT - M6 - 1

型番 呼び (M×P)



Delivery 出荷日



在庫品 巻末-3

ご希望によりPM 6:00迄、当日出荷受付致します。



Price 価格

数量スライド価格 (1円未満切捨て)

数量	1~4	5~9	10~19	20~49	50~
値引率		3%	5%	7%	

お見積り

EJが特長!

- 通り穴加工に用います。
- 幅広い被削材に対応できますが、特に合金鋼やステンレス鋼などのタッピングに適しています。
- TiNコートにより耐摩耗性、耐溶着性に優れています。
- ロングシャンクタイプにより深い位置にあるねじ穴加工に最適です。(G-LS-POT)

ミスミ VONA 切削工具 検索
WEBなら、ブランド別検索可能!

- 通常単価・数量スライド単価・出荷日等の最新情報は、ミスミVONA eカタログをご参照ください。
- ご注文の数量によっては、都度納期お見積りとなる場合がございます。
- 受注時間により翌日受付扱いになる場合がございます。最新情報はeカタログをご参照ください。